


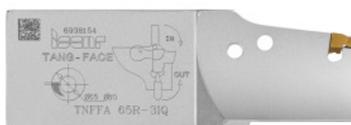

TANGGRIP TNFFA-IQ držač za aksijalno tokarenje pojačan, poveznice, Ø područja/uboda DAXN-DAXX: 70-100mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	274203 70-100
GTIN	7291075311068
Razred artikla	26D

Opis

Upotreba:

Za aksijalnu obradu.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 274422 – 274226.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279952 naručuje se zasebno.

Tehnički opis

Širina utora w	5 mm
Dubina utora t_{maks}	30 mm
Ukupna duljina L	90 mm
Serijski broj	TANG-GRIP
WB_2	18 mm
WF	9,7 mm
za širinu drške h_5	32 mm
Funkcijska visina h_1	24,8 mm
Oznaka proizvođača	TNFFA 70L-5IQ
Duljina izboja	30 mm

Primjena	poveznice
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač