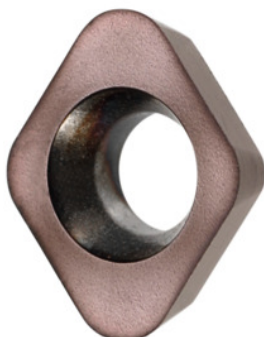


**Garant****XDHW 10T310, HB7720, tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	211902 ST1400
GTIN	4045197479662
Razred artikla	21A

**Opis****Napomena:**Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 2$  mm.Posmak  $f_z$ : 0,2 mm**Tehnički opis**

Tip	ST1400
Posmak $f_z$	0,2 mm
Kutni radijus	1 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDHW 10T310
Vrsta	HB7720
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	270 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	130 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	H
GG(G)	prikladno	220 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	500 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		