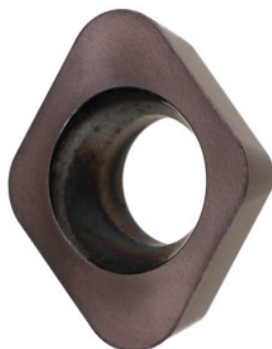


Garant**XDHW 10T310, HB7535, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	211908 UNI
GTIN	4045197479686
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 2$ mm.**Tehnički opis**

Tip	UNI
Kutni radijus	1 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDHW 10T310
Vrsta	HB7535
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
--	--------------	-------	---------

Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		