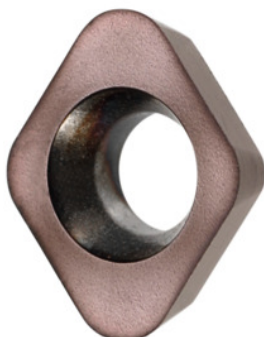


Garant**XDHW 060210, HB7720, tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	211892 ST1400
GTIN	4045197479631
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,5$ mm.Posmak f_z : 0,15 mm**Tehnički opis**

Tip	ST1400
Posmak f_z	0,15 mm
Kutni radijus	1 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDHW 060210
Vrsta	HB7720
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	270 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	130 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	H
GG(G)	prikladno	220 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	500 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		