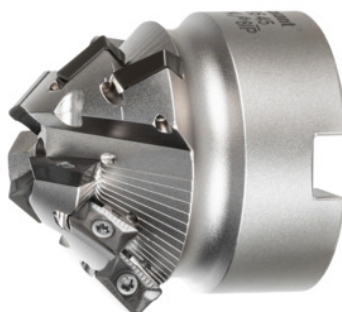


Garant**Glodača glava za skošenja, s provrtom, kut γ : 45stupanj****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215795 45
GTIN	4045197383235
Razred artikla	210

Opis

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

Tehnički opis

izvediva širina skošenja b	17,8 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Kut γ	45 stupanj
Najmanji \varnothing D	17 mm
izvediva dubina skošenja l	27,5 mm
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	3
najveći \varnothing d ₁	56 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1003
Ukupna duljina L_{ukupno}	52 mm
\varnothing prihvatne rupe	22 mm

izvediva visina skošenja h	19 mm
Posmak zuba pri h_{\max}	0,14 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	9
Izvedba drške	s provrtom
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

Pribor

Precizni bit za Torx Plus, 1/4 cola E 6,3, Torx Plus profil: 8IP	674252 8IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219814
Momentni odvijač, s fiksnim momentom, podešeni okretni moment: 1,2Nm	211750 1,2