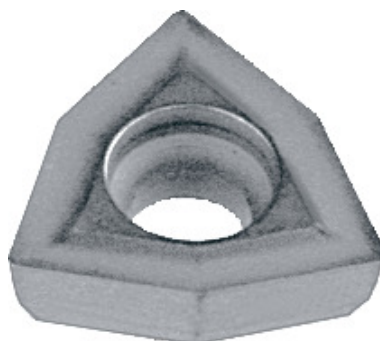


**KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice, BK7710, oznaka tipa W29: 18-110****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236980 18-110
GTIN	4047109085688
Razred artikla	24T

**Opis****Odgovara :**

Br. 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

**Napomena:****Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.**

Tip: Aluminij; CuZn

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: WOEX 040304

Posmak f u čeliku < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/okr**Tehnički opis**

Oznaka	18-110
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 040304
Vrsta	BK7710
Tip	Aluminij; CuZn
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij, plastični materijali	prikladno	600 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	300 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	250 m/min	N
CuZn	prikladno	300 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		