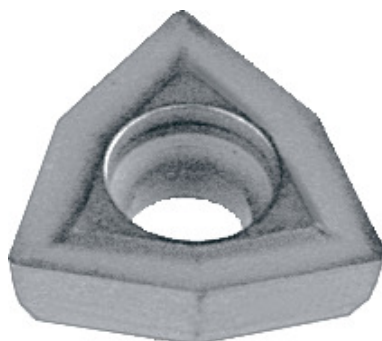


**KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice, BK7710, oznaka tipa W29: 24-110****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 236980 24-110 |
| GTIN | 4047109085695 |
| Razred artikla | 24T |

Opis**Odgovara :**

Br. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Napomena:**Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.**

Tip: Aluminiij; CuZn

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: WOEX 05T304

Posmak f u čeliku < 900 N/mm²: 0,14 mm/okr**Tehnički opis**

| | |
|---|----------------------------------|
| Oznaka | 24-110 |
| Posmak f u čeliku < 900 N/mm ² | 0,14 mm/okr |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 05T304 |
| Vrsta | BK7710 |
| Tip | Aluminiij; CuZn |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za bušenje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno | 600 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 300 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno | 250 m/min | N |
| CuZn | prikladno | 300 m/min | N |
| Grafit, GFK, CFK | prikladno samo u posebnim uvjetima | 150 m/min | N |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |