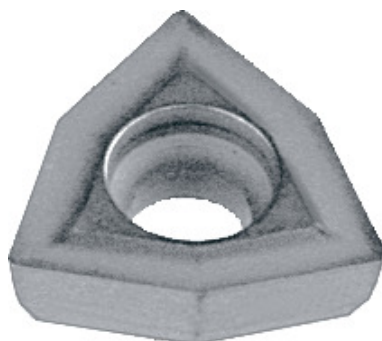


**KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice, BK7710, oznaka tipa W29: 42-110****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236980 42-110
GTIN	4047109085718
Razred artikla	24T

Opis**Odgovara :**

Br. 236650; 236660; 236685; 236686

Napomena:**Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.**

Tip: Aluminiij; CuZn

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: WOEX 080404

Posmak f u čeliku < 900 N/mm²: 0,16 mm/okr**Tehnički opis**

Oznaka	42-110
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,16 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 080404
Vrsta	BK7710
Tip	Aluminiij; CuZn
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	600 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	300 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	250 m/min	N
CuZn	prikladno	300 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		