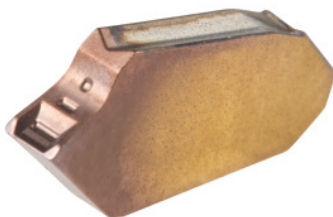


**Garant****Rasporna pločica neutralno, HB9035, Širina uboda w: 1,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273500 1,5
GTIN	4067263118763
Razred artikla	21J

**Opis****Upotreba:**

Za mačeve za odrezivanje br. 273551 – 273558.

**Tehnički opis**

Širina utora w	1,5 mm
Kutni radijus	0,15 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	P
Vrsta	HB9035
Broj zamjena/oštrica	1
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	110 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	K
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
isprekidano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		