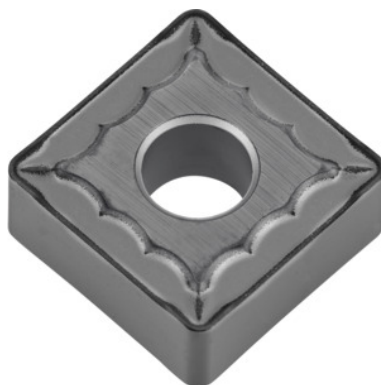


**Garant****Izmjenjiva rezna pločica za glodanje SNMG 120412, za grubu obradu****Podaci za narudžbu**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 251326 HB7130-2 |
| GTIN           | 4069515022842   |
| Razred artikla | 21G             |

**Tehnički opis**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Uvjetovanost reza                 | lagani prekid     |
| Posmak f                          | 0,2 - 0,55 mm/okr |
| Kutni radijus                     | 1,2 mm            |
| Glavna primjena                   | M                 |
| Vrsta                             | HB7130-2          |
| Fina/gruba obrada                 | gruba obrada      |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice  | SNMG 120412       |
| Broj zamjena/oštrica              | 8                 |
| Dubina reza $a_p$                 | 1,5 - 7 mm        |
| Iomač odvojenih čestica           | VG                |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 60 - 220 m/min    |

## List s podacima

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM)                   |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |