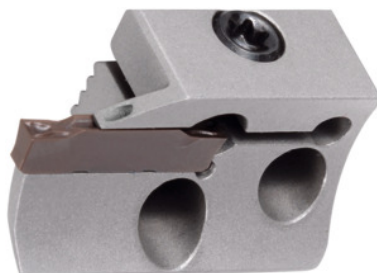


Garant

**eco izmjenjiva glava konkavna za čeono ubodno tokarenje, desno, Ø-
područje utora D1 / D2: 26/39mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273890 26/39
GTIN	4045197516626
Razred artikla	21W

Opis**Upotreba:**

Zajedno s GARANT eco držačem br. **273840 – 273851**.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Napomena:

D_1 = minimalni Ø za 1. utor / D_2 = maksimalni Ø za 1. utor.

Unutarnje hlađenje: da

Širina utora w: 3 mm

maksimalna dubina reza t_{maks} : 13 mm

Stezni vijak: 279815 9

Tehnički opis

maksimalni 1. utor Ø D_2	39 mm
maksimalna dubina reza t_{maks}	13 mm
minimalni 1. utor Ø D_1	26 mm
Serijska	Eco
Stezni vijak	279815 9

Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Širina utora w	3 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Pribor

Pritezni vijak	279910
Pritezni vijak tip 9	279815 9