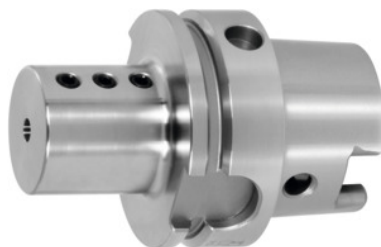


SWISS TOOLS

Prihvata držača za unutarnje tokarenje, HSK-T 63, Stezni Ø D1: 6mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	318830 6
GTIN	2050001672698
Razred artikla	36D

Opis**Upotreba:**

Za držač alata za unutarnje tokarenje.
Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	6 mm
L ₁	34 mm
Duljina izboja A-dimenzija	60 mm
Vanjski Ø D	34 mm
Prihvata	HSK-T 63
Norma prihvata	ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Stezni glava za ravne površine