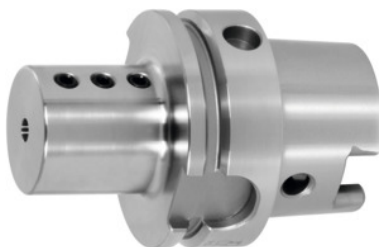


SWISS TOOLS

Prihvata držača za unutarnje tokarenje, HSK-T 40, Stezni Ø D1: 6mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	318829 6
GTIN	2050001714763
Razred artikla	36D

Opis**Upotreba:**

Za držač alata za unutarnje tokarenje.
Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	6 mm
Duljina izboja A-dimenzija	55 mm
L ₁	35 mm
Vanjski Ø D	34 mm
Prihvata	HSK-T 40
Norma prihvata	ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Stezni glava za ravne površine