


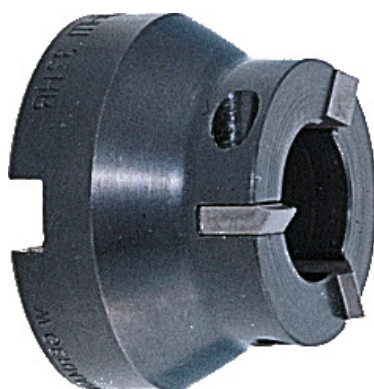

Zahvatna pločica lijevo, Ø radnog područja: 21-40 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	327650 21-40
GTIN	4019208021645
Razred artikla	35R

Opis

Izvedba:

Izmjenjive glave s izmjenjivim ozubljenjem/pločicama od tvrdog metala.

Upotreba:

Za zamjenu odn. proširenje radnog područja garnitura br. 327450; 327460 i za držač šiljaka br. 327520; 327540.

Ø kružnice A: 20 mm

Vanjski Ø B: 43 mm

Duljina: 30 mm

prikladni Ø vrhova za tokarilice D: 6 mm

Tehnički opis

Duljina	30 mm
Ø kružnice A	20 mm
Vanjski Ø B	43 mm
Ø radnog područja	21 - 40 mm
prikladni Ø vrhova za tokarilice D	6 mm

Vrsta proizvoda

Čeoni zahvatnik