


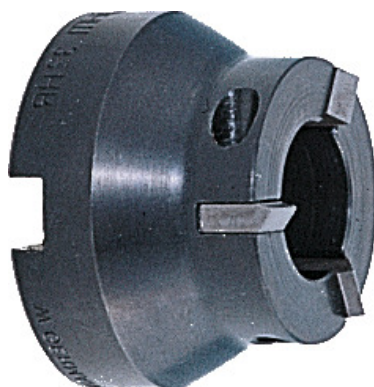

## Zahvatna pločica lijevo, Ø radnog područja: 33-64 mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	327650 33-64
GTIN	4019208021669
Razred artikla	35R

### Opis

#### Izvedba:

Izmjenjive glave <B>s izmjenjivim ozubljenjem/pločicama od tvrdog metala.</B>

#### Upotreba:

Za zamjenu odn. proširenje radnog područja garnitura br. 327450; 327460 i za držač šiljaka br. 327520; 327540.

Ø kružnice A: 32 mm

Vanjski Ø B: 43 mm

Duljina: 30 mm

prikladni Ø vrhova za tokarilice D: 16 mm

### Tehnički opis

prikladni Ø vrhova za tokarilice D	16 mm
Duljina	30 mm
Vanjski Ø B	43 mm
Ø kružnice A	32 mm
Ø radnog područja	33 - 64 mm

Vrsta proizvoda

Čeoni zahvatnik