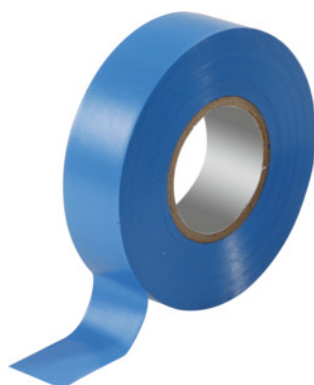


**3M****Izolacijska vrpca, 15 mm×10 m, boja: BLUE**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083652 BLUE
GTIN	4054596613492
Razred artikla	08M

## Opis

### Izvedba:

**3M™ Temflex® 165** je **univerzalno primjenjiva, meka PVC izolacijska traka**. Teško zapaljiva. Samogaseća, dobra postojanost na ulje i sredstva za otapanje.

### Upotreba:

Za izoliranje, vezanje u snop, učvršćivanje i markiranje u boji.

### Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

## Tehnički opis

Oznaka proizvođača	3M® Temflex® 165
Duljina	10 m
širina	15 mm
Debljina	0,15 mm
Boja	plava

Vlačna čvrstoća	2 N/mm
Materijal nosača	PVC folija
Snaga lijepljenja na čeliku	0,2 N/mm
vrsta ljepljive trake	jednostrano
relativna vlažnost u skladištu	50 - 60 %
s odvajajućim slojem (liner)	ne
postojanost na temperaturi do	90 °C
Primjena	Oznaka
Primjena	Izolirati
Primjena	Vežanje
Primjena	Označavanje
Sposobnost širenja	200 %
Temperatura skladištenja	20 - 23 °C
Atribut imena proizvoda	15 mm×10 m
Vrsta proizvoda	Selotejp