


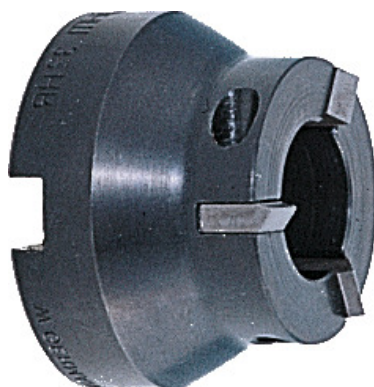

## Zahvatna pločica lijevo, Ø radnog područja: 41-80 mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	327650 41-80
GTIN	4019208019970
Razred artikla	35R

### Opis

#### Izvedba:

Izmjenjive glave <B>s izmjenjivim ozubljenjem/pločicama od tvrdog metala.</B>

#### Upotreba:

Za zamjenu odn. proširenje radnog područja garnitura br. 327450; 327460 i za držač šiljaka br. 327520; 327540.

Ø kružnice A: 40 mm

Vanjski Ø B: 40 mm

Duljina: 24 mm

prikladni Ø vrhova za tokarilice D: 16 mm

### Tehnički opis

Duljina	24 mm
Ø kružnice A	40 mm
Vanjski Ø B	40 mm
Ø radnog područja	41 - 80 mm
prikladni Ø vrhova za tokarilice D	16 mm

Vrsta proizvoda

Čeoni zahvatnik