


## Garant

**Čelična tročeljusna stezna glava konusni prihvat, DIN 702-2, Vanjski Ø A / konus: 160/4mm**

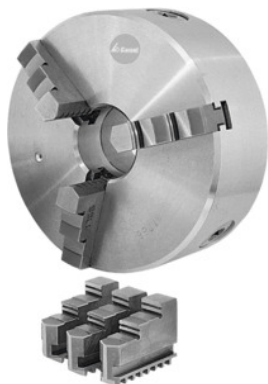

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	310670 160/4
GTIN	4045197152114
Razred artikla	31R

### Opis

#### Izvedba:

- Okretna glava na ručni pogon sa spiralnim prstenom, centrična, stezna.
- Čelično tijelo smanjene težine i inercije.
- Zupčasti prsten kovan u ukovnju, uravnotežen i kaljen.
- Ozubljenja prstena i čeljusti su brušeni.
- Visoka koncentričnost.

#### Upotreba:

<B>Steznu glavu valja montirati izravno na glavu vretena bez prirubnice.</B>

Za glave vretena DIN 55029 s <B>Camlock vijkom.</B>

#### Standard:

**DIN 702-2.**

#### Dio isporuke:

1 stezni ključ i odgovarajući pričvrtni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.

1 garnitura reverzibilnih čeljusti <B>s eliptičnim - kosim ozubljenjem.</B>

#### Dodatni pribor:

**Zamjenske i dodatne čeljusti** vidjeti pod br. 314000 – 315200. **Zaštita od odvojenih čestica** vidi art. 312800.

#### Napomena:

Za samocentrirajuće tročeljusne stezne glave vidjeti br. 313120 – 313140.

DIN 702-2 odgovara staroj normi DIN 55027.

Šifra boje za pribor: Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti

Prolaz E: 42 mm

Visine bez čeljusti H<sub>1</sub>: 66 mm

visina s čeljustima H<sub>2</sub>: 92 mm

Broj vijčanih svornjaka: 3

Veličina vijčanih svornjaka: 7/16-20

Četverokutni ključ K: 10 mm

## Tehnički opis

Prolaz E	42 mm
maksimalan broj okretaja	4000 min <sup>-1</sup>
visina s čeljustima H <sub>2</sub>	92 mm
Broj vijčanih svornjaka	3
Veličina konusa	4
Vanjski Ø A	160 mm
Četverokutni ključ K	10 mm
Težina	9,5 kg
Veličina vijčanih svornjaka	7/16-20
Visine bez čeljusti H <sub>1</sub>	66 mm
Standard	DIN 702-2
Šifra boje za pribor	Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Stezna glava sa zupčastim prstenom

## Pribor

Garnitura mekih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 160 mm	314600 160
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene za tip glave 160 mm	314020 160
	315000 160

Garnitura tvrdih unutarnjih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 160

Grafičnik za obratke, osnovni modul visina h 15 mm	313036 15
Garnitura mekih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 160 mm	314620 160
Garnitura tvrdih vanjskih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 160	315200 160
Grafičnik za obratke visina h 15 mm	313033 15
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene za tip glave 160 mm	314000 160