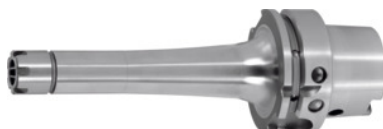


**Garant****Stezna glava za ER čahure, mini uska, HSK-A 63 A = 160, za veličinu ER čahura: 25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	305715 25
GTIN	4045197289834
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Izbušena prolazna rupa (= ER11).
- HSK dosjedne površine obrađene.

**Dio isporuke:**

Uključena High-Speed ER mini matica, precizno balansirana (G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>).

**Dodatni pribor:**

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, ER stezna čahura br. 308881 – 309430, ključ za ER mini maticu br. 309740.

Strategija rezanja: HSC

Duljina izboja A-dimenzija: 160 mm

Vanjski Ø D: 35 mm

Rezervna ER mini matica br. 309650: 25

**Tehnički opis**

Rezervna ER mini matica br. 309650	25
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
za ER stezna klješta	25 mm
Vanjski Ø D	35 mm
Korisna duljina L <sub>N</sub>	84 mm

Stezni $\varnothing D_1$	1-16 mm
Prihvat	HSK-A 63 A = 160
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 $\mu$ m
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni $\varnothing$ d 6 mm	308962 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 8 mm	308959 8
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 7 mm	309374 7
ER čahura HP nazivni stezni $\varnothing$ d 10 mm	309373 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 7 mm	308946 7
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni $\varnothing$ d 4,5 mm	309430 4,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 14 mm	308946 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 4 mm	308946 4
ER čahura HP nazivni stezni $\varnothing$ d 5 mm	309373 5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni $\varnothing$ d 3 mm	308962 3
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 5 mm	308941 5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni $\varnothing$ d 11 mm	308962 11
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 7 mm	308960 7

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308941 14
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309375 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308960 3
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309430 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308941 13
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308959 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308941 2
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308946 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308959 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308941 16
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 13 mm	309373 13
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308959 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308946 16
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 15 mm	309373 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308960 4
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	309375 4
ER mini stezna matica za ER 25	309650 25
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 16 mm	309373 16
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	308962 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308959 5
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309374 11
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 9 mm	309373 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308941 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308946 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm	309430 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308959 3

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	308962 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308941 7
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309374 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308946 3
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	308962 12
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 7 mm	309373 7
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm	308962 15
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	308962 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308946 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308960 2
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309374 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308941 11
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308959 16
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309430 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308941 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308946 15
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 6 mm	309373 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308960 13
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308946 8
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309375 6
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm s brtvom i rashladnim kanalom	309245
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309374 9
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 8 mm	309373 8

ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309374 8
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 2 mm	309373 2
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309374 14
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	308962 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308946 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308960 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309430 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308941 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308960 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308959 13
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309375 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308960 5
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309374 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308941 9
Ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 25	309740 25
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm	309373 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308960 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308941 12
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309374 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308960 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308946 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308960 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308960 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308959 12
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm	309021

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308959 15
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	308962 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308941 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308959 14
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309430 6
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm	308962 13
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 14 mm	309373 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308960 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308960 15
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309374 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308941 6
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm s brtvom	309244
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308959 9
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	308962 10
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	309374 15
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm	309240
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308959 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308946 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308959 10
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 11 mm	309373 11
Garnitura ER čahura od 7 dijelova, 4-16 mm s brtvom	309022
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308946 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308960 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308941 10
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	308962 8
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm	309373 4

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 12 mm	309373 12
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309374 5
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309374 3
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309375 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	308962 5
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	309374 13
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309375 12