


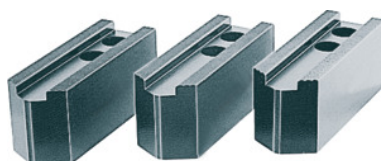

## Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 210



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313760 210
GTIN	4045197152329
Razred artikla	32R

### Opis

#### Izvedba:

**Fino glodani** utor i ozubljenje.

Ukošen za mali  $\emptyset$  stezanja.

#### Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

#### Odgovara :

**Stezne glave** proizvođača Schunk, Röhmi i ostali sustavi steznih glava.

#### Dodatni pribor:

T matice br. 313505 – 313605.

#### Napomena:

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**

- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

odgovaraju kodu boja: Schunk snažna stezna glava i čeljusti

Duljina D (L): 102 mm

Širina B: 35 mm

Visina H: 40 mm

Razmak između provrta a: 20 mm

Razmak između provrta b: 25 mm

Širina utora D: 14 mm

### Tehnički opis

Razmak između provrta a	20 mm
-------------------------	-------

Duljina D (L)	102 mm
Širina utora D	14 mm
za tip glave	210 mm
Razmak između provrta b	25 mm
Visina H	40 mm
za navoj DIN 912	M12
Širina B	35 mm
odgovaraju kodu boja	Schunk snažna stezna glava i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem