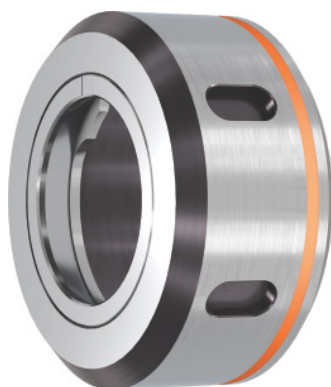


Garant**ER stezna matica s kliznim ležajevima, za ER: 25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309612 25
GTIN	4045197645685
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Navoj i konus su brušeni u jednom stezanju za visoku koncentričnost.

S kliznim ležajevima, manji faktor trenja i povećana sila stezanja. **S utorima.**

Odgovara:

Sve standardne ER stezne glave.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura, art. 309680 – 309740.

Viljuškasti ključ (za vel. 16), art. 613300 vel. 25.

Napomena:

Glava i stezna matica su odvojeno izbalansirane!

Tehnički opis

Ukupna duljina	20,5 mm
Navoji	M32×1,5
za ER	25 mm
maksimalni stezni moment	140 Nm

Vanjski Ø D	42 mm
Standard	DIN 6499 D
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Stezna matica