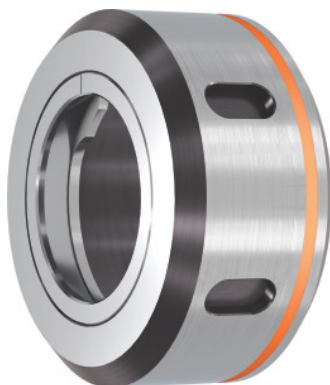


Garant**ER stezna matica s kliznim ležajevima, za ER: 32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309612 32
GTIN	4045197645692
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Navoj i konus su brušeni u jednom stezanju za visoku koncentričnost.

S kliznim ležajevima, manji faktor trenja i povećana sila stezanja. **S utorima.**

Odgovara:

Sve standardne ER stezne glave.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura, art. 309680 – 309740.

Viljuškasti ključ (za vel. 16), art. 613300 vel. 25.

Napomena:

Glava i stezna matica su odvojeno izbalansirane!

Tehnički opis

Navoji	M40×1,5
za ER	32 mm
Ukupna duljina	23 mm
maksimalni stezni moment	180 Nm

Vanjski Ø D	50 mm
Standard	DIN 6499 D
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Stezna matica