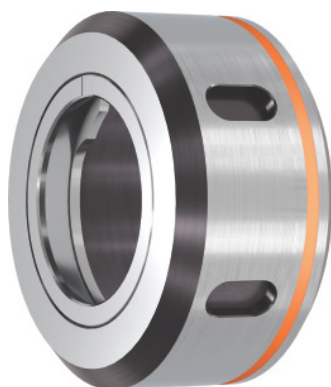


**Garant****ER stezna matica s kliznim ležajevima, za ER: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309612 40
GTIN	4045197645708
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

Navoj i konus su brušeni u jednom stezanju za visoku koncentričnost.

S kliznim ležajevima, manji faktor trenja i povećana sila stezanja. **S utorima.**

**Odgovara:**

Sve standardne ER stezne glave.

**Dodatni pribor:**

ER stezna čahura, art. 309680 – 309740.

Viljuškasti ključ (za vel. 16), art. 613300 vel. 25.

**Napomena:**

Glava i stezna matica su odvojeno izbalansirane!

**Tehnički opis**

Navoji	M50X1,5
za ER	40 mm
Ukupna duljina	26 mm
maksimalni stezni moment	240 Nm

Vanjski Ø D	63 mm
Standard	DIN 6499 D
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Stezna matica