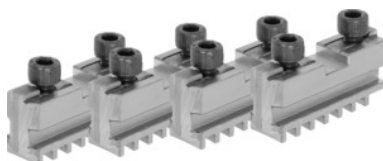


**Garnitura osnovnih čeljusti, 4-dijelna, kaljene, za tip glave: 100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	314100 100
GTIN	4019208034218
Razred artikla	33R

**Opis****Upotreba:**

Za prihvat kaljenih reverzibilnih ili mekih nasadnih čeljusti.

**Odgovara:**

Stezna glava za tokarenje sa 4 čeljusti br. 312505; 312705.

**Napomena:**

- Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
- Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

**Tehnički opis**

za tip glave	100 mm
Duljina D (L)	46 mm
Širina utora D +0,01	9,5 mm
Širina kraka B <sub>1</sub> -0,05	7,94 mm
Navoji	M6
odgovaraju kodu boja	Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust glave u obliku plosnate spirale

