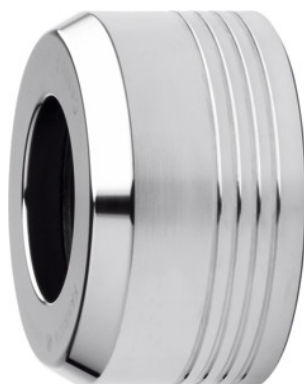


**FAHRION®**  
FAHREZEUGE FÜR DIE INDUSTRIE
**ER matica CENTRO P standardna, tip CP za ER: 16**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309655 16
GTIN	2050001704856
Razred artikla	34F

**Opis**
**Izvedba:**

S trapeznim navojem za visoke sile stezanja. Posebno duga dvostruko vođenje za točno centriranje ER stezne matice. ER stezna matica

ER matice s prevlakom za smanjenje **trenja**.

**Mini** = sve veličine s „M”, posebno uska izvedba.

**Mini usko** = sve veličine s „MS”, izuzetno tanka izvedba.

**Konično** = sve veličine s „C”.

**standard**= sve druge veličine.

ER stezna matica CP, <B>nije prikladna za brtvene ploče HP.</B>

**Odgovara:**

FAHRION stezna glava za ER čahure CENTRO P i FAHRION stezna glava za ER čahure HDC.

**Dodatni pribor:**

Brtvene pločice br. 309666 – 309668, precizne HP stezne čahure br. 308878 - 308992 , stezni ključevi br. 309754 – 309756, HP stezna čahura br. 309365 – 309379.

**Napomena:**

**Sustav FAHRION ER matice tip CP i brtvene pločice HP nisu prilagođeni drugim sustavima!**

FAHRION ER matica CENTRO P HDC nije prikladna za standardnu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.

Može se pritegnuti samo nazivnu veličinu (nema među dimenzija!)

Stezni raspon: 1 - 10 mm

Ukupna duljina: 23,4 mm  
Vanjski Ø D: 30 mm  
maksimalni stezni moment: 55 Nm  
Navoji: Tr22×1,5

## Tehnički opis

Ukupna duljina	23,4 mm
Stezni raspon	1 - 10 mm
maksimalni stezni moment	55 Nm
Vanjski Ø D	30 mm
Seriya	Centro P
Navoji	Tr22×1,5
Vrsta proizvoda	Stezna matica

## Pribor

CP ključ s kugličnim ležajem za momentni ključ tip 16	309756 16
CP ključ s kugličnim ležajem tip 16	309754 16