


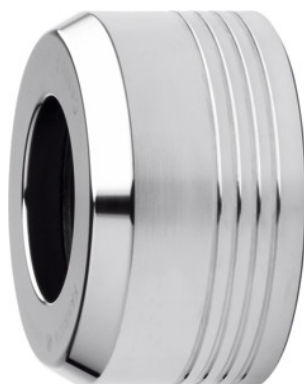

## ER matica CENTRO P standardna, tip CP za ER: 32



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	309655 32
GTIN	2050001704870
Razred artikla	34F

### Opis

#### Izvedba:

S trapeznim navojem za visoke sile stezanja. Posebno duga dvostruko vođenje za točno centriranje ER stezne matice. ER stezna matica

ER matice s prevlakom za smanjenje **trenja**.

**Mini** = sve veličine s „M”, posebno uska izvedba.

**Mini usko** = sve veličine s „MS”, izuzetno tanka izvedba.

**Konično** = sve veličine s „C”.

**standard**= sve druge veličine.

ER stezna matica CP, <B>nije prikladna za brtvene ploče HP.</B>

#### Odgovara:

FAHRION stezna glava za ER čahure CENTRO P i FAHRION stezna glava za ER čahure HDC.

#### Dodatni pribor:

Brtvene pločice br. 309666 – 309668, precizne HP stezne čahure br. 308878 - 308992 , stezni ključevi br. 309754 – 309756, HP stezna čahura br. 309365 – 309379.

#### Napomena:

**Sustav FAHRION ER matice tip CP i brtvene pločice HP nisu prilagođeni drugim sustavima!**

FAHRION ER matica CENTRO P HDC nije prikladna za standardnu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.

Može se pritegnuti samo nazivnu veličinu (nema među dimenzija!)

Stezni raspon: 2 - 20 mm

Ukupna duljina: 26,9 mm  
Vanjski Ø D: 50 mm  
maksimalni stezni moment: 140 Nm  
Navoji: Tr40×1,5

## Tehnički opis

Ukupna duljina	26,9 mm
Stezni raspon	2 - 20 mm
maksimalni stezni moment	140 Nm
Vanjski Ø D	50 mm
Seriya	Centro P
Navoji	Tr40×1,5
Vrsta proizvoda	Stezna matica

## Pribor

CP ključ s kugličnim ležajem za momentni ključ tip 32	309756 32
CP ključ s kugličnim ležajem tip 32	309754 32