


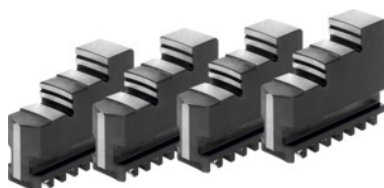

## Garnitura tvrdih vanjskih čeljusti, 4-dijelna, za tip glave: 200



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	315300 200
GTIN	4019208038605
Razred artikla	33R

### Opis

#### Odgovara :

Četveročeljuste stezne glave br. 312000; 312500; 312700.

#### Napomena:

- Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
- Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

odgovaraju kodu boja: Röhmm stezna glava i čeljusti sa zupčastim prstenom

Duljina D (L): 69 mm

Širina B: 20 mm

Visina H: 53,5 mm

### Tehnički opis

Visina H	53,5 mm
za tip glave	200 mm
Širina B	20 mm
Duljina D (L)	69 mm
odgovaraju kodu boja	Röhmm stezna glava i čeljusti sa zupčastim prstenom
Vrsta proizvoda	Čeljust glave u obliku plosnate spirale

