


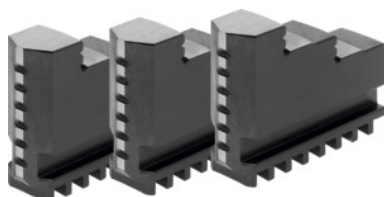

Garnitura tvrdih unutarnjih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 100



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	315000 100
GTIN	4019208038735
Razred artikla	33R

Opis

Odgovara :

Tročeljusne stezne glave br. 310100; 310500; 310600; 310650; 310670; 310700; 310750.

Napomena:

- Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
- Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

odgovaraju kodu boja: Röhmska stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti

Duljina D (L): 48 mm

Širina B: 14 mm

Visina H: 33,5 mm

Tehnički opis

Duljina D (L)	48 mm
Visina H	33,5 mm
Širina B	14 mm
za tip glave	100 mm
odgovaraju kodu boja	Röhmska stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust glave u obliku plosnate spirale

