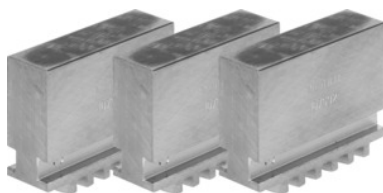


**Garnitura mekih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	314600 500
GTIN	4019208034447
Razred artikla	33R

**Opis****Materijal:**

16 MnCr5

**Odgovara:**

Tročeljusna stezna glava za tokarenje br. 310505; 310655; 310705.

**Napomena:**

- Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
- Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

**Tehnički opis**

Duljina D (L)	190 mm
prikladno i za tip glave	630 mm
Visina H	95 mm
za tip glave	500 mm
Širina B	42 mm
odgovaraju kodu boja	Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust glave u obliku plosnate spirale

