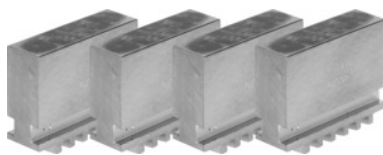


**Garnitura mekanih čeljusti, 4-dijelna, za tip glave: 100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	314700 100
GTIN	4019208034461
Razred artikla	33R

Opis**Materijal:**

16 MnCr5

Odgovara:

Stezna glava za tokarenje sa 4 čeljusti br. 312505; 312705.

Napomena:

- Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
- Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

Tehnički opis

Duljina D (L)	48 mm
Širina B	14 mm
Visina H	33,5 mm
za tip glave	100 mm
odgovaraju kodu boja	Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust glave u obliku plosnate spirale

