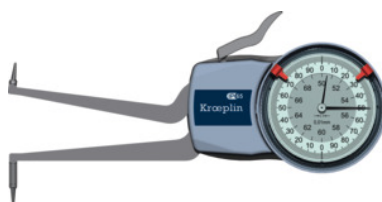


Kroepelin
Längenmesstechnik**Brzi uređaj za mjer. unutarnjih utora, mjerno područje: 50-70mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	438950 50-70
GTIN	2050001036902
Razred artikla	46Q

Opis**Izvedba:**

1 fiksni i 1 pomični krak sa zaobljenim mjernim ticalima od tvrdog metala. Otklon pomičnog kraka ručice prenosi se na mjerni sat. Rezultat mjerenja može se očitati izravno na satu.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Tehnički opis

maksimalna dubina utora	8 mm
minimalna širina utora	1,5 mm
HM senzorska kugla Ø	1 mm
Očitavanje	0,01 mm
maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina)	80 mm
Mjerno područje	50 - 70 mm
Granica odstupanja	0,03 mm
Ø mjernog sata	65 mm
Kalibriranje	C7
IP-klasa zaštite	IP 65

Standard	Standard proizvođača
Mjerna tehnika	analogno
Vrsta proizvoda	Brzi uređaj za mjerenja unutarnjih utora.

Usluge

DAkS kalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023460 S
KalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023450 S