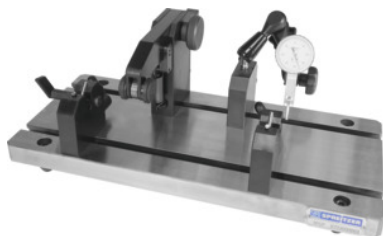


**Uređaj za ispitivanje koncentričnosti RPGP, za Ø obratka: 1-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	443210 1-25
GTIN	2050001698803
Razred artikla	46L

Opis**Izvedba:**

Kaljena i brušena osnovna ploča s 2 stezna utora. Kontinuirano pomicanje prizmatičnog stalka (s prevlakom od tvrdog metala), uređaja za okretanje i zglobnog stativa. Univerzalan graničnik ravno brušen, može se montirati okomito u odnosu na prizmatične stalke. Uz pomoć kuta prizme od 108° mogu se ispitati i dijelovi poligonalnog oblika. Okretni stativ za prihvat mjernog sata s ticalom.

Upotreba:

Ispitivanje aksijalnog i radijalnog odstupanja cilindričnih dijelova.

Dio isporuke:

Osnovna ploča s 2 prizmatična stalka i jednim graničnikom, uređajem za okretanje i zglobnim stativom (bez mjernog sata).

Dodatni pribor:

Zglobni stativ s T maticom br. 443295. Uređaj za okretanje i prizmatični stalak br. 443050 – 443160 s T maticom širine 10 h6. Prizmatičan stalak s namjestivom visinom na upit.

Tehnički opis

Duljina osnovne ploče	350 mm
za Ø obratka	1 - 25 mm
Težina	12 kg
Širina osnovne ploče	160 mm

Širina T-utora H7	10 mm
Vrsta proizvoda	Naprava za mjerenje kružnog i ravnog hoda

Pribor

Par uređaja za ispitivanje s valjcima za visinu vrha 50/75 mm	443160 50/75
Zglobni stativ s T maticom duljina 130 mm	443295 130
Zglobni stativ s T maticom duljina 200 mm	443295 200
Par uređaja za ispitivanje s valjcima namjestive visine za maksimalni Ø obratka 32 mm	443050 32