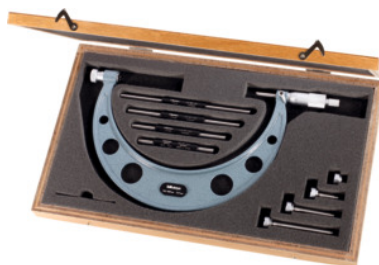


**Mitutoyo****Veliki mikrometar, mjerno područje: 500-600mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420810 500-600
GTIN	2050001059970
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Kaljena, i brušena mjerna vretena i mjerne površine; fiksiranje steznom polugom. S račnom. Kromirani mjerni bubanj bez odsjaja s podjelom skale 1/50 i čisto graviranim crnim podjelnim crtama i brojkama.

**Četiri lako izmjenjiva mjerna umetaka daju mjerni opseg od 100 mm po veličini.**

**Tehnički opis**

Broj mjernih nastavaka	4
Broj etalona	4
Mjerno područje	500 - 600 mm
Težina	10,4 kg
Očitavanje	0,01 mm
Vreteno Ø	8 mm
Vreteno za mjerni put	25 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerni bubanj Ø	21 mm

Kalibriranje	S3
Granica odstupanja	3 $\mu$ m
Standard	Tvornička norma
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

### Usluge

KalibriranjeObuhvatni mikrometar mjerno područje 500-600 mm	020450 500-600
--	----------------