


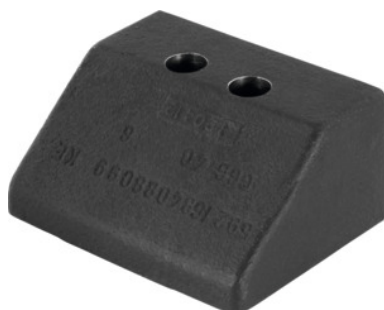

Neobrađena čeljust za Centro Gripp, za tip: 125



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	361186 125
GTIN	4250364402323
Razred artikla	34A

Opis

Materijal:

GGG40 – može se zakaliti.

Odgovara :

Centro Gripp br. 361180.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Širina čeljusti b: 124 mm

Širina utora c: 12 mm

c₁: 54 mm

Visina čeljusti h: 58 mm

Duljina čeljusti l: 94,5 mm

za tip: 125

Tehnički opis

Visina čeljusti h	58 mm
Duljina čeljusti l	94,5 mm
c ₁	54 mm
za tip	125

odgovaraju kodu boja	Centro Gripp
Širina čeljusti b	124 mm
Širina utora c	12 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust