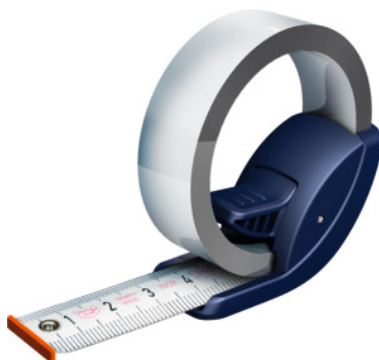


Garant**Čelični tračni metar „Quickmeter“, duljina trake: 3m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	461992 3
GTIN	4045197523587
Razred artikla	41H

Opis**Izvedba:**

Nehrđajuća i nelomljiva čelična mjerna traka sa slojem laka otpornim na abraziju.
S praktičnom kopčom za remen.

Prednost:

Zahvaljujući konveksnom plombiranju traka je **polegnuta** na stol; time se mjere mogu jednostavno i bez greške iščitati i prenijeti.

Funkcija:

Pritiskom tipke samostalno se odmotava, a odmotavanje se zaustavlja kada se tipka otpusti.

Tehnički opis

Širina trake	16 mm
Duljina trake	3 m
širina	24 mm
Ø	62 mm
Standard	EG II
Materijal	Plemeniti čelik, INOX

Kalibriranje	G1
Vrsta proizvoda	Metar u traci
Usluge	
KalibriranjeTračni metar maks. duljina 5 m	026240 5