


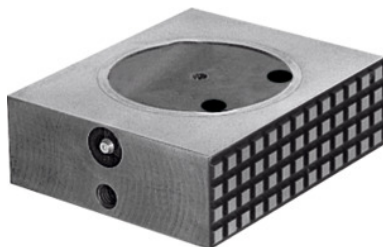

## Okretna čeljust pomična, za tip: 125



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	361660 125
GTIN	4250364400916
Razred artikla	34A

### Opis

**Izvedba:**

Čeljust pomična, jednostrana s užljebljenjem.

**Upotreba:**

- **Za stezanje neparalelnih obradaka.**
- **Prihvata klik paralelnih pločica art. 361950 / 1960 / 1970.**

**Materijal:**

Kaljeni čelik, brušene površine.

**Odgovara:**

NC8, Garant-NC, titan.

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak.

### Tehnički opis

Širina čeljusti b	124,4 mm
Visina čeljusti h	39,5 mm
Duljina čeljusti l	84 mm
za tip	125
odgovaraju kodu boja	TC
odgovaraju kodu boja	LC

odgovaraju kodu boja	LC-GARANT
odgovaraju kodu boja	HiPo
odgovaraju kodu boja	Duo Plus
odgovaraju kodu boja	Titan
odgovaraju kodu boja	Titan2/TitanSense
odgovaraju kodu boja	LCV125G
odgovaraju kodu boja	NC8
odgovaraju kodu boja	HOLEX NC
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust