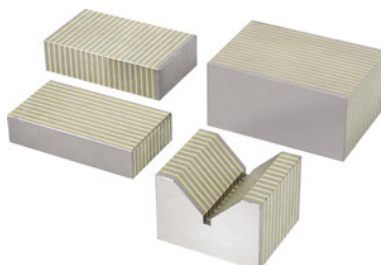


**Lamelni blok (pojedinačan, nemagnetski), tip: 9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	380820 9
GTIN	4045197311047
Razred artikla	33S

**Opis****Izvedba:**

- Spoj čelika i mjedi.
- Dužinski i poprečni raspored polova. Ravno ili s prizmom.
- Lamelle od mjedi 1 mm / čelika 3 mm, zalijepljene bez vlačnog sidra.
- Sami lamelni blokovi nisu magnetski.
- Tolerancija visine  $\pm 0,5$  mm.

**Upotreba:**

- Samo u kombinaciji s magnetskim steznim pločama za obradu nepravilnih obradaka.
- U blokove je moguće postaviti bilo koju vrstu profila.

**Tehnički opis**

Težina	2,1 kg
Smjer polova	poprečno
Visina	41 mm
širina	70 mm
Duljina	100 mm
Izvedba	ravno

Vrsta proizvoda

Blok lamela