


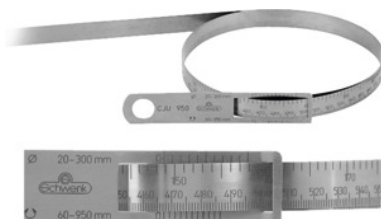

Čelični tračni metar V2A za opseg i Ø, maks. obujam mjernog područja: 950mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 465682 950 |
| GTIN | 2050001061782 |
| Razred artikla | 46R |

Opis

Izvedba:

Čelični tračni metar **CJU** za mjerenje vanjskog opsega i Ø okruglog tijela. Traka od čelika s oprugom na prednjoj je strani laserski podijeljena 2 skale za opseg i Ø. Razmak podjelne crte 1 mm. **Očitavanje nonija 0,1 mm.** Granice pogreške skale prema DIN 866.

V2A izvedba od nehrđajućeg čelika za opruge.

Napomena:

Metar u traci C s očitavanjem od 0,05 mm i metar u traci s crnom prevlakom na upit. Stacionarna verzija CJU na zahtjev.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|---------------|
| Mjernog područja za opseg | 60 - 950 mm |
| Širina trake | 16 mm |
| Mjerno područje za Ø | 20 - 300 mm |
| Očitavanje | 0,1 mm |
| Debljina trake | 0,2 mm |
| Kalibriranje | G2 |
| Vrsta proizvoda | Metar u traci |

Usluge

KalibriranjeTračni metar za mjerenje opsega maks. duljina
1000 mm

026280 1000