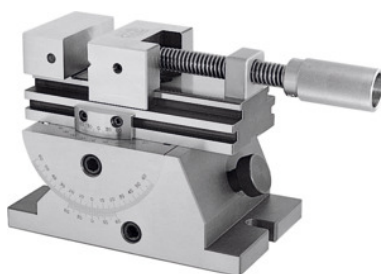


**Univerzalna stega za brušenje i kontrolu, širina čeljusti A: 70mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	363350 70
GTIN	4045197313485
Razred artikla	38F

**Opis****Izvedba:**

- **Alatni čelik, kaljen, precizno brušen.**
- **Podešavanje u 2 osi, okretno i zakretno.**
- **Očitavanje skale putem nonija: 3'.**

**Upotreba:**

Za **vrlo preciznu obradu izradaka prema zahtijevanim tolerancijama i kontrolu površina te površina do kuta 46°.**

**Točnost:**

Unutar **0,003 mm / 100 mm, 100 mm.**

**Tehnički opis**

Ukupna visina c	137 mm
Zakretno područje	2×60°
Ukupna duljina a	180 mm
maksimalni područje stezanja b	80 mm
Težina	12 kg
Širina čeljusti A	70 mm
Visina čeljusti C	30 mm

Ukupna širina B	110 mm
Vrsta proizvoda	Kontrolni škripac