


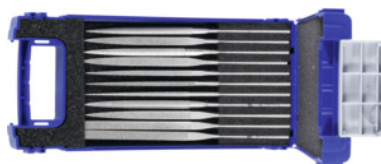

Garnitura dijamantnih igličastih turpija, 11-dijelna, 140 mm, granulacija: D181µm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	529350 D181
GTIN	4007220017425
Razred artikla	53B

Opis

Izvedba:

Kovano i brušeno od specijalnog čelika. Dijamantne turpije se ravnomjerno prevlače dijamantnim prahom putem galvanskog postupka. Ravnomjerna dijamantna prevlaka i tvrdoća dijamanta garantiraju najbolje rezultate kod turpijanja. **Ukupna duljina turpije = 140 mm;** duljina dijamantne prevlake = 70 mm; Ø drška = 3 mm.

Upotreba:

Za preciznu doradu alata za rezanje, utiskivanje i prešanje od kaljenog čelika **ili tvrdog metala**. Osim toga za obradu **stakla, keramike** itd. **Turpija se s malim pritiskom**, posebice na bridovima. Velik pritisak ne dovodi do većeg volumena odrezivanja, a za turpiju je štetan. Krupna granulacija

Dio isporuke:

U plastičnoj kutiji.

11-dijelna, po 1 turpiji oblika 1–11 (svi oblici), dodatno 1 plosnata tupa turpija s oblim bridovima.

Dodatni pribor:

Drške za ove turpije naći ćete pod br. 519700.

Tehnički opis

Ukupna duljina	140 mm
Sredstvo za brušenje	Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D

Broj pojedinačnih turpija	11
Pakiranje	Plastična kutija
Vrsta proizvoda	Iglasta turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Pribor

Dijamantna igličasta turpija, 140 mmgranulacija D181 (gruba) tip 4	529230 4
Stezna drškaza igličaste turpije tip 3	519700 3
Dijamantna igličasta turpija, 140 mmgranulacija D181 (gruba) tip 3	529230 3
Stezna drškaza igličaste turpije tip 2	519700 2
Dijamantna igličasta turpija, 140 mmgranulacija D181 (gruba) tip 6	529230 6
Dijamantna igličasta turpija, 140 mmgranulacija D181 (gruba) tip 8	529230 8
	529230 1

Dijamantna igličasta turpija, 140 mmgranulacija D181
(gruba) tip 1
