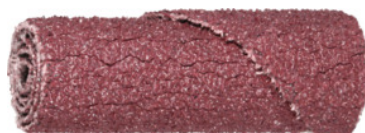


**HOLEX****Brusni valjak cilindričan (A) zrna 150 fino, Ø brusnog valjka x duljina brusnog valjka: 10X38mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	553885 10X38
GTIN	4045197524577
Razred artikla	52E

## Opis

### Izvedba:

Brusni valjci sastoje se od namotanog brusnog materijala **normalni korund (A)**.  
Cilindrični oblik.

### Odgovara:

Nosač brusnih valjaka br. 553835.

### Odgovara:

Nosač Ø prihvata x ukupna duljina: 3x70

## Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	26000 min <sup>-1</sup>
Granulacija	150
Brusni valjci, duljina	38 mm
Brusni valjci Ø	10 mm
Stupanj finoće	fino
Sredstvo za brušenje	Normalan korund
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Oblik brusnih valjaka	cilindrično
Vrsta proizvoda	Klizni kotur

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

## Pribor

Nosač brusnog valjka, drška Ø 6 mm Ø prihvat x ukupna duljina 3X70 mm

553835 3X70