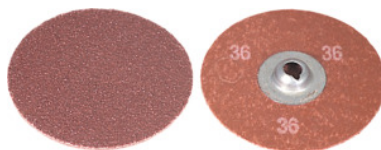


HOLEX**Brusni disk (A), Ø 25,4 mm, granulacija: 60****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	553925 60
GTIN	4045197331014
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Optimalna kombinacija brusnih tanjura i brusnih ploča pomoću brzosteznih sistema (unutarnji navoj). Jednostavna, brza izmjena ploče rukom, također nakon teške obrade.

Normalni korund (A) za uobičajenu primjenu.

Centrični dosjed brusnog lista, zahvaljujući tome rotacija bez vibriranja.

Upotreba:

Za učinkovito brušenje malih površina, također kod promjenjivih kontura u alatničarstvu, kaluparstvu i modelarstvu, strojarstvu, u proizvodnji uređaja i izradi spremnika. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

Napomena:

Daljnje dimenzije i granulacije isporučive na upit.

Tehnički opis

Granulacija	60
Ø ploče	25,4 mm
Sredstvo za brušenje	Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Atribut imena proizvoda	Ø 25,4 mm
maksimalan broj okretaja	30000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
suho	prikladno		

Pribor

Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmsrednje tvrdo
Vanjski Ø 25M mm

553920 25M