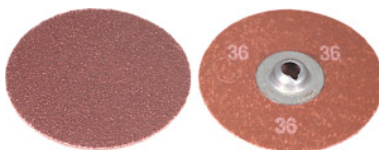


HOLEX**Brusni disk (A), Ø 25,4 mm, granulacija: 80****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 553925 80 |
| GTIN | 4045197331038 |
| Razred artikla | 52E |

Opis**Izvedba:**

Optimalna kombinacija brusnih tanjura i brusnih ploča pomoću brzosteznih sistema (unutarnji navoj). Jednostavna, brza izmjena ploče rukom, također nakon teške obrade.

Normalni korund (A) za uobičajenu primjenu.

Centrični dosjed brusnog lista, zahvaljujući tome rotacija bez vibriranja.

Upotreba:

Za učinkovito brušenje malih površina, također kod promjenjivih kontura u alatničarstvu, kaluparstvu i modelarstvu, strojarstvu, u proizvodnji uređaja i izradi spremnika. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

Napomena:

Daljnje dimenzije i granulacije isporučive na upit.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Granulacija | 80 |
| Ø ploče | 25,4 mm |
| Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A |
| Atribut imena proizvoda | Ø 25,4 mm |
| maksimalan broj okretaja | 30000 min ⁻¹ |
| Vrsta proizvoda | Brusna ploča |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| INOX | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Drvo | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |

Pribor

Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmsrednje tvrdo
Vanjski Ø 25M mm

553920 25M