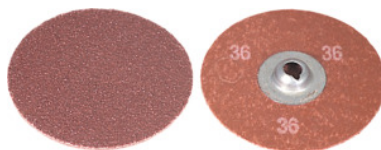


**HOLEX****Brusni disk (A), Ø 25,4 mm, granulacija: 120****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 553925 120    |
| GTIN           | 4045197331052 |
| Razred artikla | 52E           |

**Opis****Izvedba:**

Optimalna kombinacija brusnih tanjura i brusnih ploča pomoću brzosteznih sistema (unutarnji navoj). Jednostavna, brza izmjena ploče rukom, također nakon teške obrade.

**Normalni korund (A)** za uobičajenu primjenu.

Centrični dosjed brusnog lista, zahvaljujući tome rotacija bez vibriranja.

**Upotreba:**

**Za učinkovito brušenje malih površina, također kod promjenjivih kontura** u alatničarstvu, kaluparstvu i modelarstvu, strojarstvu, u proizvodnji uređaja i izradi spremnika. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

**Napomena:**

Daljnje dimenzije i granulacije isporučive na upit.

**Tehnički opis**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Granulacija                    | 120                     |
| Ø ploče                        | 25,4 mm                 |
| Sredstvo za brušenje           | Normalan korund (A)     |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A                       |
| Atribut imena proizvoda        | Ø 25,4 mm               |
| maksimalan broj okretaja       | 30000 min <sup>-1</sup> |
| Vrsta proizvoda                | Brusna ploča            |

**Podaci korisnika**

|                                | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg                    | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 55 HRC                 | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| INOX                           | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| GG(G)                          | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| CuZn                           | prikladno                          |                |         |
| Plastika, GFK                  | prikladno                          |                |         |
| Drvo                           | prikladno                          |                |         |
| suho                           | prikladno                          |                |         |

**Pribor**

Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmsrednje tvrdo  
Vanjski Ø 25M mm

553920 25M