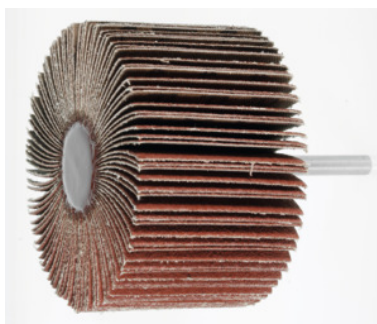


HOLEX**Lepezasti brusni valjak za INOX, Zrno 60, Ø glave x širina glave: 40X15mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 554110 40X15 |
| GTIN | 4045197235534 |
| Razred artikla | 52E |

Opis**Izvedba:**

Lepezasti raspored metalnih listića oko osi alata.

Brusne lamele prevučene **normalnim korundom (A)**. S **aktivnim spojem za brušenje** INOX-a.

Upotreba:

Pretežno za radove finog brušenja i poliranja na većim polumjerima u alatničarstvu i kaluparstvu, u proizvodnji spremnika i strojeva. Brusne lamele prilagođavaju se konturama obratka.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Širina glave | 15 mm |
| maksimalan broj okretaja | 19100 min ⁻¹ |
| Granulacija | 60 |
| preporučan broj okretaja | 12000 min ⁻¹ |
| Ø drške | 6 mm |
| Ø glave | 40 mm |
| Sredstvo za brušenje | Korund brusno zrno (A) |

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A |
| Atribut imena proizvoda | Zrno 60 |
| Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| INOX | prikladno | | |
| Ti | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Drvo | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |