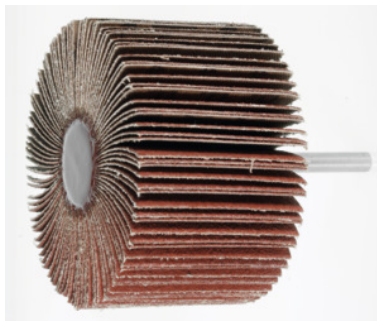


HOLEX**Lepezasti brusni valjak za INOX, Zrno 60, Ø glave×širina glave: 50X20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554110 50X20
GTIN	4045197235541
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Lepezasti raspored metalnih listića oko osi alata.

Brusne lamele prevučene **normalnim korundom (A)**. S **aktivnim spojem za brušenje** INOX-a.

Upotreba:

Pretežno za radove finog brušenja i poliranja na većim polumjerima u alatničarstvu i kaluparstvu, u proizvodnji spremnika i strojeva. Brusne lamele prilagođavaju se konturama obratka.

Tehnički opis

Širina glave	20 mm
Granulacija	60
preporučeni broj okretaja	9000 min ⁻¹
maksimalan broj okretaja	15300 min ⁻¹
Ø drške	6 mm
Ø glave	50 mm
Sredstvo za brušenje	Korund brusno zrno (A)

Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Atribut imena proizvoda	Zrno 60
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni valjak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
suho	prikladno		