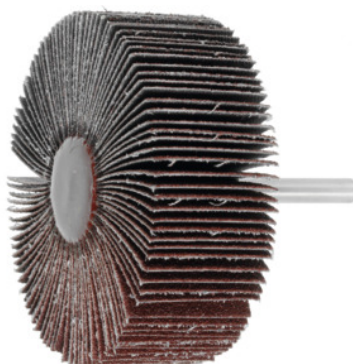


HOLEX**Lepezasti brusni valjak (A), Zrno 80, Ø glavexširina glave: 80X50mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 554200 80X50 |
| GTIN | 4045197240705 |
| Razred artikla | 52E |

Opis**Izvedba:**

Lepezasti raspored metalnih listića oko osi alata.
Brsne lamele prevučene **normalnim korundom (A)**.

Upotreba:

Pretežno za radove finog brušenja i poliranja na većim polumjerima u alatničarstvu i kaluparstvu, u proizvodnji spremnika i strojeva. Brsne lamele prilagođavaju se konturama obratka.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|------------------------|
| preporučeni broj okretaja | 6000 min ⁻¹ |
| maksimalan broj okretaja | 7500 min ⁻¹ |
| Granulacija | 80 |
| Širina glave | 50 mm |
| Ø drške | 6 mm |
| Ø glave | 80 mm |

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Sredstvo za brušenje | Korund brusno zrno (A) |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A |
| Atribut imena proizvoda | Zrno 80 |
| Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Drvo | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |