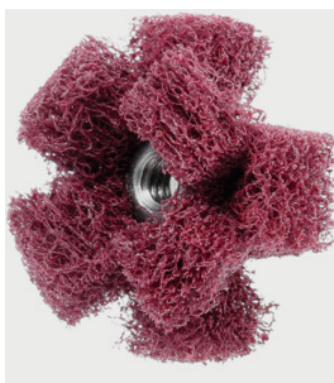


**Garant****Brusna zvijezda od filca, Ø 25 mm, Usporedba granulacije: 280****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	555912 280
GTIN	4045197608970
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Zvezdasto oblikovan brusni filc s navojnim prihvatom. Nepoderiva i čvrsta izvedba filca, bez raščupavanja na reznim oštricama.

2-slojno.

**Upotreba:**

Za čišćenje, skidanje srha i završnu obradu teško dostupnih mjesta kao što su **provrti, unutarnji navoji, cijevi i udubljenja**. Koristiti sa steznom drškom br. 555920.

Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1 %

maksimalan broj okretaja: 20000 min<sup>-1</sup>

Stupanj finoće: fino

Boja: crvena

**Tehnički opis**

Boja	crvena
Stupanj finoće	fino
Ø	25 mm

Usporedba granulacije	280
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 25 mm
preporučeni broj okretaja	10000 min <sup>-1</sup>
maksimalan broj okretaja	20000 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Lepezasta ploča

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

**Pribor**

Natezni zatik Ukupna duljina 120 mm	555920 120
Natezni zatik Ukupna duljina 75 mm	555920 75