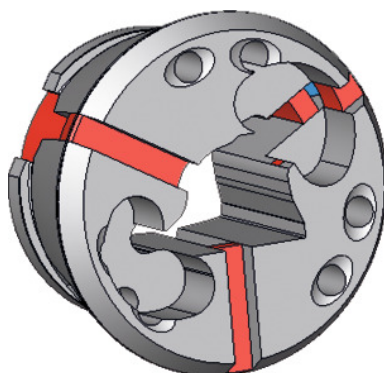


HAINBUCH**Stezna glava s poprečnim žljebovima, SK 100, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 24mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	329952 24
GTIN	2050001925176
Razred artikla	33H

Opis

Izvedba:

Poprečno izreckana za sirovi materijal, mali Ø.

Stezne glave, **okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm, tj. 1 mm. Molimo naznačiti željeni Ø stezanja prilikom narudžbe.**

Upotreba:

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

Napomena:

Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave **dostupne na upit!**

Stezne glave za posebne profile prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.

Tehnički opis

Stezni Ø	24 mm
Površina stezanja	Poprečni žljebovi
Profil	okruglo
Tvrdoća	60 HR

Duljina D (L)	59 mm
Prihvat	SK 100
Vrsta proizvoda	Stezna glava