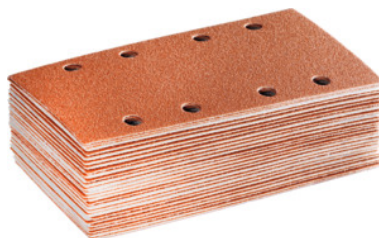


STARCKE®**Garnitura brusnih papira, 50 komada Perforacija, osmostruka, granulacija: 400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	557576 400
GTIN	4002748356452
Razred artikla	56Z

Opis**Izvedba:**

Fleksibilan B, odnosno C papir s udjelom lateksa posipani korundom (542B7 / 542C7). **Poledina s čičkom** za brzo mijenjanje listova i veću otpornost na kidanje.

Prednost:

Za brušenje drva i laka

- **Izvršno prijanjanje zrna – dulji vijek trajanja, bez oštećenja površine zbog prijevremenog probijanja zrna.**
- **Dodaci koji odbijaju prašinu sprječavaju taloženje prašine koja nastaje prilikom brušenja.**
- **Vrlo kvalitetno korund zrno za maksimalnu učinkovitost brušenja do završetka.**

Upotreba:

Za brušenje osnovnih premaza, punila, lakova kao i za poravnanje i brušenje plastičnih elemenata te za općenitu obradu drva.

Tehnički opis

Stupanj finoće	vrlo fina
Granulacija	400
širina	93 mm
Duljina	185 mm

Vrsta proizvoda

Papir za brušenje (na čičak)

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		